

Tauchhülse aus Messing mit R-1/2"-  
Aussengewinde und integrierter  
Klemmverschraubung für eine einfache  
Montage der Tauch- und Kabelsensoren  
01DT.., 22DT.., 01CT.., 22CT..




Typenübersicht

| Typ       | Länge Tauchhülse | Durchmesser Tauchhülse | Max. Strömungsgeschwindigkeit | Gewicht  |
|-----------|------------------|------------------------|-------------------------------|----------|
| A-22P-A18 | 50 mm            | 9 mm                   | 26.6 m/s                      | 0.060 kg |
| A-22P-A20 | 100 mm           | 9 mm                   | 12.2 m/s                      | 0.070 kg |
| A-22P-A22 | 150 mm           | 9 mm                   | 7.2 m/s                       | 0.080 kg |
| A-22P-A24 | 200 mm           | 9 mm                   | 4.0 m/s                       | 0.090 kg |
| A-22P-A30 | 250 mm           | 9 mm                   | 3.0 m/s                       | 0.10 kg  |
| A-22P-A26 | 300 mm           | 9 mm                   | 1.7 m/s                       | 0.11 kg  |
| A-22P-A28 | 450 mm           | 9 mm                   | 0.7 m/s                       | 0.14 kg  |

Technische Daten

|                         |                     |   |
|-------------------------|---------------------|---|
| <b>Funktionsdaten</b>   | Anwendung           | Wasser  |
| <b>Werkstoffe</b>       | Sondenmaterial      | Messing   |
|                         | Material Tauchhülse | Drehteil: CW614N (2.0401)<br>Rohr: CW508L (2.0321)<br>Druckschraube: Polyamid (PA66/GF25) |
| <b>Sicherheitsdaten</b> | Mediumstemperatur   | bis max. 130°C  |
|                         | Druckfestigkeit     | bis max. 16 bar   |
|                         | Qualitätsstandard   | ISO 9001  |

## Abmessungen

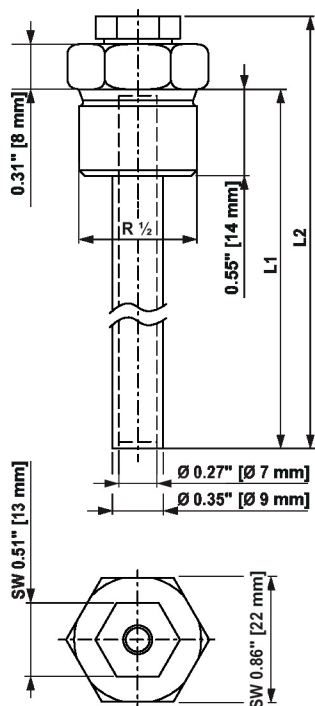

| Typ       | L1              | L2              |
|-----------|-----------------|-----------------|
| A-22P-A18 | 1.41" [36 mm]   | 1.93" [49 mm]   |
| A-22P-A20 | 3.38" [86 mm]   | 3.89" [99 mm]   |
| A-22P-A22 | 5.35" [136 mm]  | 5.86" [149 mm]  |
| A-22P-A24 | 7.32" [186 mm]  | 7.83" [199 mm]  |
| A-22P-A30 | 9.29" [236 mm]  | 9.80" [249 mm]  |
| A-22P-A26 | 11.26" [286 mm] | 11.77" [299 mm] |
| A-22P-A28 | 17.16" [436 mm] | 17.67" [449 mm] |