



三通法兰座阀  
**DN65...200**  
 分流阀

等百分比特性, 可用于冷、热水调节控制

- 应用
- HVAC系统的冷/热水路控制
  - 供暖系统的水路控制
  - 各类分流系统


**型号概览**

型号	Kvs [m <sup>3</sup> /h]	DN [mm]	行程 [mm]	$\Delta P_s / \Delta P_{max}$ [kPa]
<b>H765D-Q</b>	63	65	20	220
<b>H780D-R</b>	100	80	30	200
<b>H7100D-S</b>	160	100	40	200
<b>H7125D-T</b>	250	125	40	110 / 150
<b>H7150D-T</b>	350	150	40	60 / 100
<b>H7200D-U</b>	520	200	40	80

$\Delta P_s / \Delta P_{max}$ 根据所选的执行器有所不同。

**技术参数**

介质	冷、热水, 最大浓度为50%的乙二醇溶液
介质温度	0...+150°C
额定压力	1600kPa (PN16)
流量特性	控制通路A-AB: 等百分比 (VDI/VDE 2173) n(gl)=3, 在开启范围内优化 旁通B-AB: 线性 (VDI/VDE 2173)
可控比	100:1
泄漏率	最大0...0.02% Kvs值
介质流速	最大2m/s
阀管连接	法兰连接, ISO 7005-2
行程	见“型号概览”
阀轴上升	A-AB端流量减小, B-AB端流量增大
安装位置	向上垂直或水平安装(参照阀轴)
维护	免维护
阀门材质	
阀体	球墨铸铁(GGG40)
阀芯	不锈钢304
阀轴	不锈钢630
阀座	不锈钢304
阀轴密封	PTFE和FFKM


**产品特点**

工作原理	座阀由直行程执行器驱动。执行器接收标准的调节型或开关型或三态型信号, 将阀轴拉伸至控制信号指示的位置。
流量特性	等百分比流量特性。
手动操作	座阀阀轴可以通过座阀执行器所附带的六角扳手进行手动操作。

尺寸规格


H2..S.. 系列两通座阀, PN25

型号	尺寸[mm]						重量 (kg)
	DN	L1	H1	L3	X	Y	
H215S-G	15	81	29	39	296	100	1.0
H215S-J	15	81	29	39	296	100	1.0
H220S-K	20	86	28	39	299	100	1.2
H225S-L	25	115	34.5	43	303	100	1.6
H232S-M	32	122	35	52.5	306	100	2.0
H240S-N	40	140	43	60	311	100	2.5
H250S-P	50	158	56.5	68	318	100	3.8

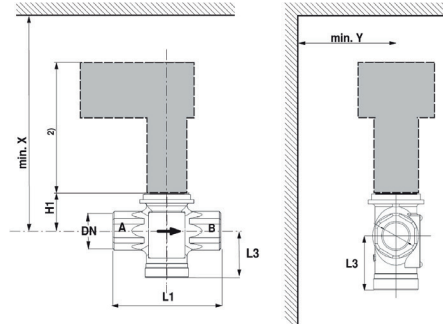


H3..S.. 系列三通座阀, PN25

型号	尺寸[mm]						重量 (kg)
	DN	L1	H1	L3	X	Y	
H315S-G	15	81	29	56	296	100	1.1
H315S-J	15	81	29	56	296	100	1.1
H320S-K	20	86	28	56	299	100	1.2
H325S-L	25	115	34.5	64	303	100	1.6
H332S-M	32	122	35	76.5	306	100	2.1
H340S-N	40	140	43	83.5	311	100	2.6
H350S-P	50	158	56.5	95	318	100	3.8

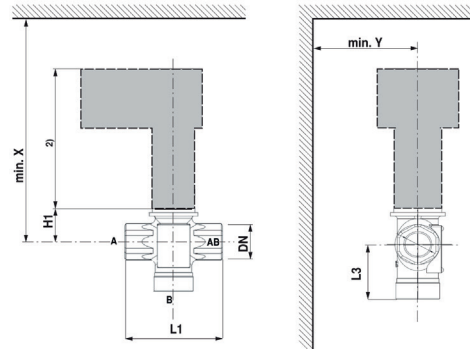

H6..SP.. 系列两通座阀, PN16

型号	尺寸[mm]												重量 (kg)
	DN	C	D	D2	D4	K	L1	L2	L3	H1	X	Y	
H665SP-Q	65	20	185	4-19	118	145	290	145	112	104.5	315	145	20.0
H680SP-R	80	22	200	8-19	132	160	310	155	132	120	445	150	31.0
H6100SP-S	100	23	220	8-19	156	180	350	175	150	137	465	160	46.0
H6125SP-T	125	24	250	8-19	184	210	400	200	175	157	485	175	59.0
H6150SP-T	150	25	285	8-23	211	240	480	240	198	171	500	195	77.0
H6200SP-U	200	26	340	12-23	266	295	500	250	234	185	510	220	122.0
H6250SP-V	250	31	405	12-28	319	355	600	300	265	205	530	255	185.0

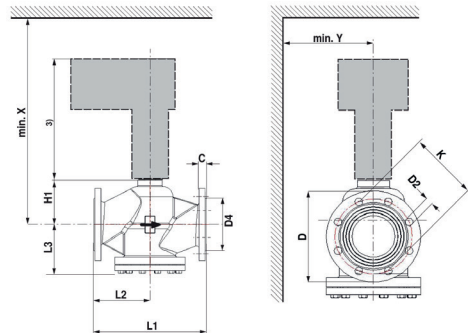

H7...S.. / H7..D.. 系列三通座阀, PN16

型号	尺寸[mm]												重量 (kg)
	DN	C	D	D2	D4	K	L1	L2	L3	H1	X	Y	
H765S/D-Q	65	20	185	4-19	118	145	290	145	156	104.5	315	145	24.0
H780S/D-R	80	22	200	8-19	132	160	310	155	185	120	445	150	34.0
H7100S/D-S	100	23	220	8-19	156	180	350	175	202	137	465	160	49.0
H7125S/D-T	125	24	250	8-19	184	210	400	200	240	157	485	175	63.0
H7150S/D-T	150	25	285	8-23	211	240	480	240	270	171	500	195	82.0
H7200S/D-U	200	26	340	12-23	266	295	500	250	318	185	510	220	129.0
H7250S-V	250	31	405	12-28	319	355	600	300	370	205	530	255	195.0

