

Tekniske data

Sikkerhedsdata	Omgivelsesfugtighed	Maks. 95 % RH, ikke-kondenserende
	Omgivelsestemperatur	-30...50°C [-22...122°F]
	Lagringstemperatur	-40...80 °C [-40...176°F]
	Servicering	vedligeholdelsesfri
Vægt	Vægt	2.2 kg

Sikkerhedsnoter


- Denne enhed er blevet konstrueret til anvendelse i stationære varme-, ventilations- og klimatiseringssystemer og må ikke anvendes uden for det specificerede anvendelsesfelt, især ikke i fly og andre luftfartøjer.
- Udendørs anvendelse: Kun muligt, hvis (hav)vand, sne, is, isolerings- eller aggressive gasser ikke kommer direkte i kontakt med enheden og at det sikres, at de omgivende forhold altid forbliver inden for grænserne i overensstemmelse med databladet.
- Forsigtig: Strømforsyningsspænding!
- Kun autoriserede specialister må udføre installation. Alle gældende love og regulativer om installation skal overholdes under installationen.
- Enheden må kun åbnes hos producenten. Den indeholder ikke dele, der kan udskiftes eller repareres af brugeren.
- Kabler må ikke fjernes fra enheden.
- Enheden indeholder elektriske og elektroniske komponenter, og må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Alle lokalt gældende forskrifter og krav skal overholdes.

Produktegenskaber

Driftstilstand	Aktuatoren er udstyret med et universelt strømforsyningsmodul, som kan anvendes forsyningsspænding på AC 24...240 V og DC 24...125 V. Aktuatoren kører ventilen til driftspositionen samtidig med, at retur fjederen spændes. Ventilen drejes tilbage til den fejlsikre position af fjederkraften, når forsyningsspændingen afbrydes.
Enkel direkte montering	Enkel direkte montering på kugleventil med en skrue. Montageretningen i forhold til kugleventilen kan vælges i trin på 90°.
Manuel overstyring	Med håndsvinget kan ventilen betjenes manuelt og fastgøres i alle positioner med låsekontakten. Der låses op manuelt eller automatisk ved at tilslutte driftsspændingen.
Justerbar drejevinkel	Justerbar drejevinkel med mekaniske endestop.
Høj funktionspålidelighed	Aktuatoren er overlastsikret, kræver ikke endestopafbrydere, og stopper automatisk, når endestoppet er nået.

Electrical installation

 
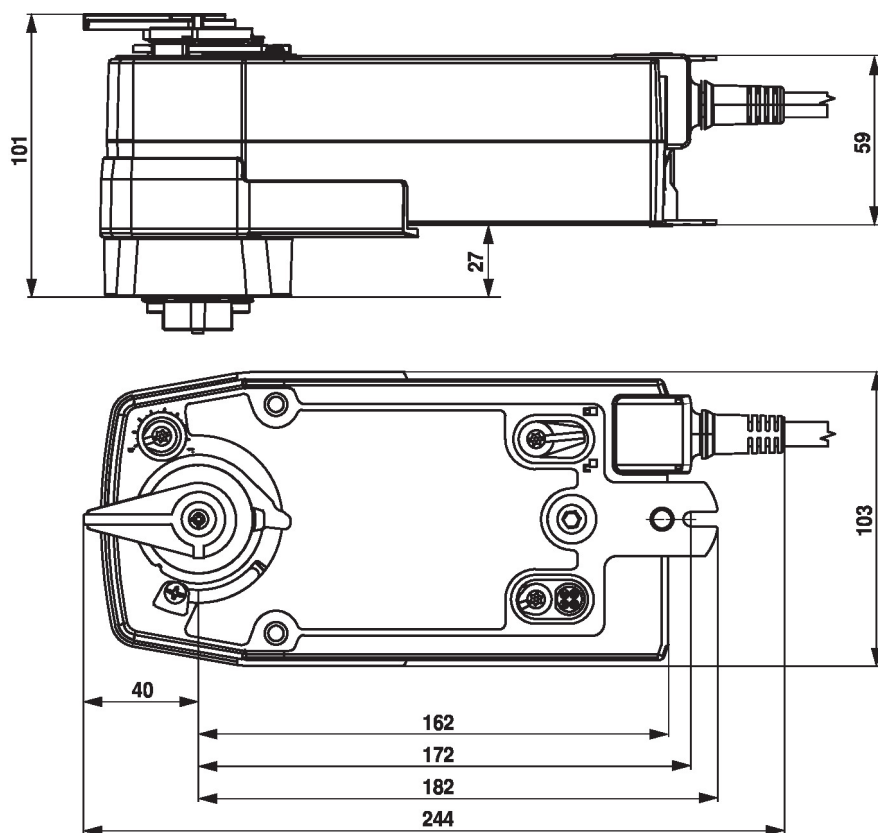

Forsigtig: Strømforsyningsspænding!
Parallel kobling af flere aktuatorer mulig. Vær opmærksom på ydelsesdataene.

Ledningsfarver:

- 1 = blå
- 2 = brun

Electrical installation

AC 24...240 V / DC 24...125 V, åbn/
luk


Dimensioner

Yderligere dokumentation

- Komplet produkt-sortiment af vandanvendelser
- Datablade til kugleventiler
- Installationsvejledning til aktuatorer og/eller kugleventiler
- Noter til projektplanlægning