




5 años garantía

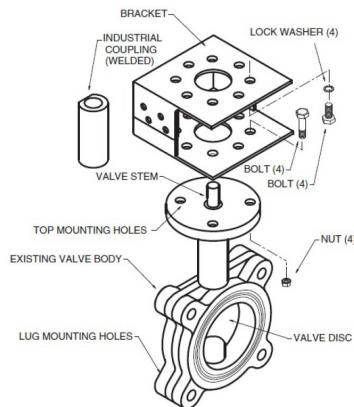

## Datos técnicos


<b>Datos de funcionamiento</b>	Ruta de mam	agua fría o caliente y vapor
	Rango de temp. del fluido (agua)	-22...250°F [-30...120°C]
	Posición de montaje	360°
	Applicable valve size	4" [100]
<b>Materiales</b>	Spindle	acero inoxidable
	Marco, placa, base	stainless steel
	Acoplamiento	steel
<b>Suitable actuators</b>	Non-Spring	SY4

Para referencia de presión de cierre, seleccione Pro o actualice la documentación técnica.

## Características del producto

<b>Default/Configuration</b>	El actuador se vende por separado del enganche. Esto permite a los usuarios seleccionar el actuador especificado con la señal de control deseada. Dado que el varillaje utiliza actuadores SY estándar, pueden adquirirse en cualquier momento y montarse sobre el terreno.
<b>Aplicación</b>	El kit de actualización UFLK está diseñado para acoplarse fácilmente a la placa de montaje de la válvula en válvulas seleccionadas de la competencia que utilizan actuadores de la serie industrial Belimo SY. Este kit ayudará a restaurar el servicio sin quitar la válvula, ahorrando tiempo de inactividad. Los kits de actualización UFLK están disponibles en varias configuraciones para usar con válvulas de 2 y 3 vías cuando corresponda.
<b>Funcionamiento</b>	El UFLK y los actuadores montados son capaces de girar 90° en ambas direcciones, CW y CCW. Esto permite que el disco se abra o se cierre completamente. Cuando las necesidades direccionales varían, el interruptor direccional del actuador se puede girar para cambiar la rotación. El SY/PR tiene clasificación NEMA 4X y se puede usar en exteriores.

## Dibujos dimensionales

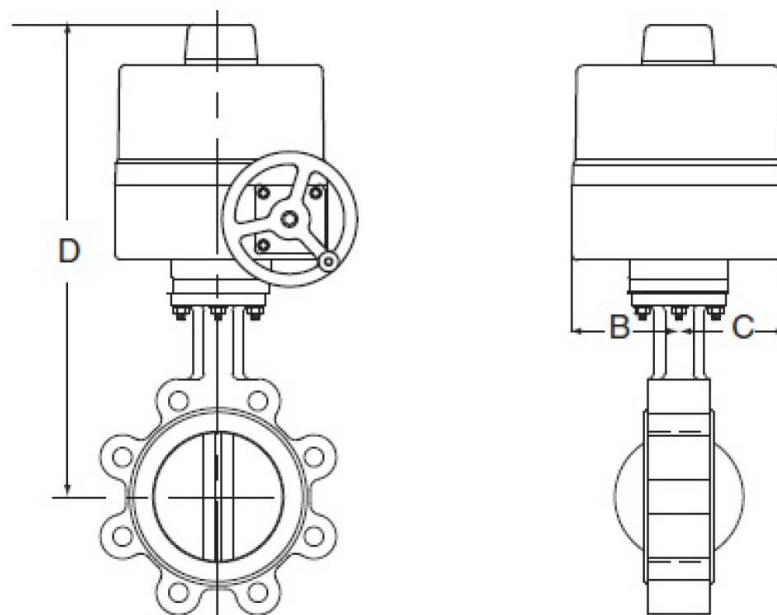

B	C	D
13.3" [337]	13.3" [337]	22.0" [559]