

Auki-kiinni palloventtiili, 2-tie, Sisäkierre

- Merkki: Effebi
- Versio: LYBRA
- Suurilla Kvs-arvoilla.
- Avoimiin ja suljettuihin vesijärjestelmiin



Kuva voi poiketa tuotteesta

Yleiskuvaus

Tyyppi	DN	Rp ["]	Kvs [m³/h]	PN
K225B	25	1	39	25
K232B	32	1 1/4	84	25
K240B	40	1 1/2	156	25
K250B	50	2	243	25

Tekniset tiedot

Toimintatiedot	Väliaine	Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
	Väliaineen lämpötila	-15...90°C [5...194°F]
	Sallittu toimintapaine ps huomautus	katso paine- ja lämpötilakaavio
	Putkiliitäntä	Sisäkierre ISO 7-1:n mukaan
	Huolto	huoltovapaa
Materiaalit	Venttiilin runko	Nikkelöity messinkirunko
	Sulkeva osa	kromattu messinki
	Kara	Messinki
	Karatiiviste	Viton O-rengas
	Istukkarengas	PTFE, O-rengas Viton

Asennushuomautuksia

Motorisointi K2.. venttiilit voi moottorisoida tavallisilla toimilaitteilla A) tai toimilaitteilla, joissa on hätäohjaustoiminto B). Vastaava sovite C) otetaan automaattisesti käyttöön.

Tilauseimerkki:

K225B + SR230A-R (asennettu yhteen)


K225B/SR230A-R (toimitetaan erikseen vaaditulla sovitteella ZS...)

- A) Vakiotoimilaitteet
B) Fail-Safe-toimilaitteet
C) Sovite

	A)	C)	B)	C)
K225B	SR..A-R	ZSV-09	SRF..A-R	ZSFV-09
K232B	SR..A-R	ZSV-09	SRF..A-R	ZSFV-09
K240B	SR..A-R	ZSV-09	SRF..A-R	ZSFV-09
K250B	SR..A-R	ZSV-09	SRF..A-R	ZSFV-09


Asennushuomautuksia

Paine-/lämpötilakaavio Sallittu toimintapaine (ps) lämpötilasta riippuen nimellisläpimitoille DN 25...50

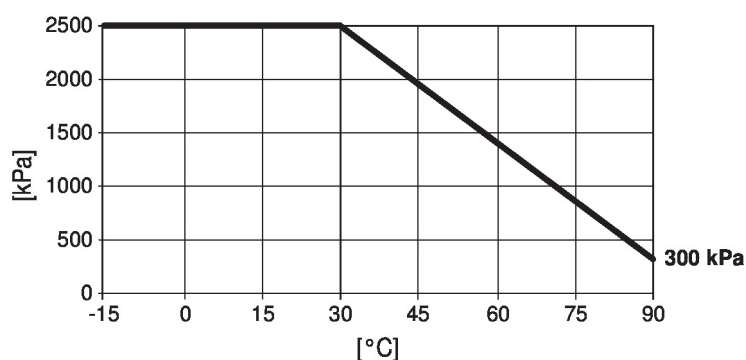

Mitat

Mittapiirustukset

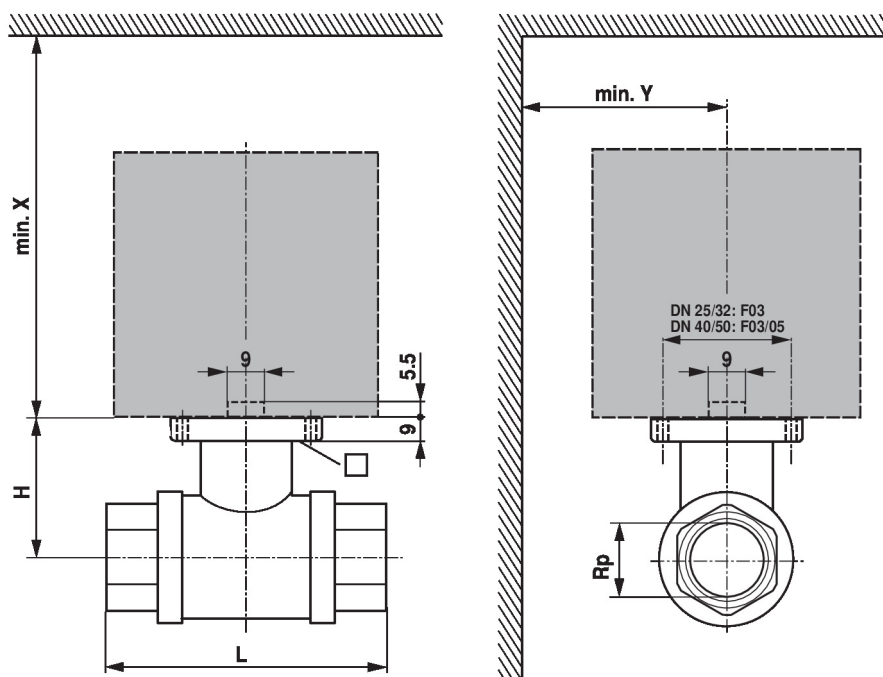

Type	DN	Rp ["]	L [mm]	H [mm]	X [mm]	Y [mm]	kg
K225B	25	1	84	44	220	90	0.47
K232B	32	1 1/4	97	49	230	90	0.73
K240B	40	1 1/2	108	54	230	90	1.1
K250B	50	2	130	62	240	90	1.8