


**Levier de servomoteur**

- pour noix d'entraînement standard (unilatéral)

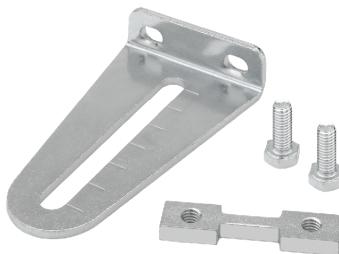

L'image peut différer du produit

**Caractéristiques techniques**


<b>Poids</b>	Poids	0.10 kg
<b>Matériaux</b>	Matériaux utilisés	Acier galvanisé

**Consignes de sécurité**


- Cet appareil a été conçu pour une utilisation dans les systèmes fixes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Par conséquent, elle ne doit pas être utilisée à des fins autres que celles spécifiées, en particulier dans les avions ou dans tout autre moyen de transport aérien.
- L'installation est effectuée uniquement par des spécialistes agréés. Toutes réglementations légales ou institutionnelles relatives au montage doivent être observées durant l'installation.
- L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. La législation et les exigences en vigueur dans le pays concerné doivent absolument être respectées.

**Caractéristiques du produit**

**Application** Correspond à LMQ..A, NKQ..A, NM..A, NMC..A, NMQ..A, SMD..A

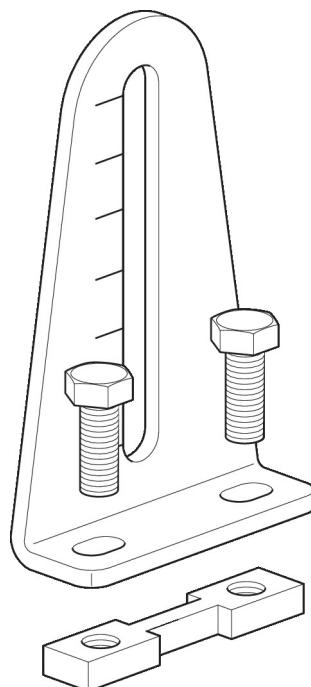

## Dimensions

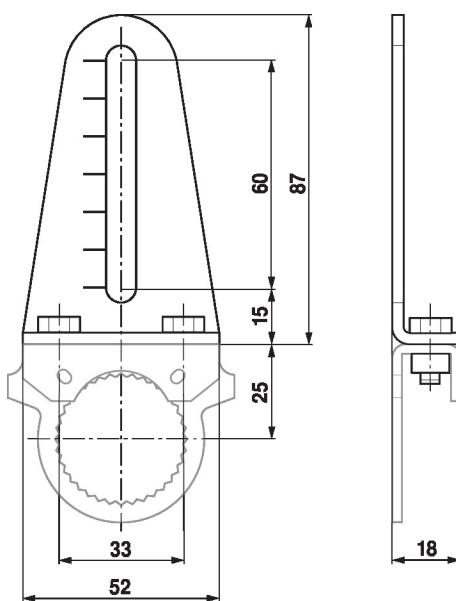

## Références

AH-25

## Poids

0.10 kg