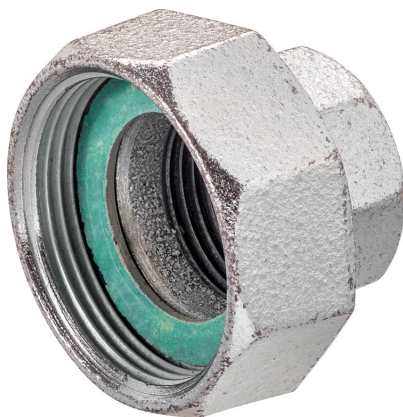


- Rp belső menet a G belső menethez
- beleértve a tömítést


Típus áttekintés

Típus	DN	Rp [""]	G [""]	B [mm]	Használható a következőkhöz:	Tömeg
ZH4515	15	1/2	1 1/8	21	H411B...H415B H511B...H515B	0.18 kg
ZH4520	20	3/4	1 1/4	23	H420B H520B	0.21 kg
ZH4525	25	1	1 1/2	26	H425B H525B	0.35 kg
ZH4532	32	1 1/4	2	30	H432B H532B	0.43 kg
ZH4540	40	1 1/2	2 1/4	32	H440B H540B	0.63 kg
ZH4550	50	2	2 3/4	35	H450B H550B	0.10 kg

Műszaki adatok

Anyagok Használt anyagok Kovácsolt öntött vas, horganyzott

Biztonsági megjegyzések


- Ez a tartozék helyhez kötött fűtő-, szellőző- és légkondicionáló rendszerekhez készült, és nem használható a megadott alkalmazási területétől eltérő módon, különösen repülőgépekben vagy bármilyen más légi közlekedési eszközön.
- A beszerelést kizárólag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. A beszerelés során követni kell minden törvényi alkalmazandó intézményi beszerelési előírást.
- A tartozékot tilos a háztartási hulladékkal együtt kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes előírást és követelményt.

Általános megjegyzések

Szállítási megjegyzések A ZH45.. csomagolása: hollandi anyacsavar (G menet), betét (Rp menet), tömítés

Méretetek

Méretjelölő ábrák

