




5 anos garantia

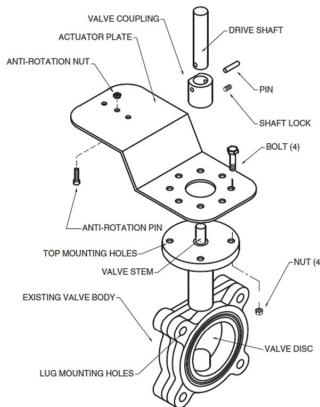

## Dados técnicos

<b>Dados funcionais</b>	Faixa de temperatura do fluido (água)	Consultar as especificações de Válvula do fabricante
<b>Posição de montagem</b>	360°	
<b>Applicable valve size</b>	2.5...3" [65...80]	
<b>Materiais</b>		
Hardware	zinc plated steel	
Spindle	aço inoxidável	
Quadro, placa, base	stainless steel	
Acoplamento	stainless steel	
<b>Suitable actuators</b>		
Sem mola	AMB(X) GMB(X)	
Mola	AF	


Para referência de pressão de fechamento, selecione Pro ou atualize a documentação técnica.

## Características do produto

<b>Padrão / Configuração</b>	O atuador é vendido separadamente da articulação. Isso permite que os usuários selecionem qualquer atuador com o sinal de controle desejado. Como a linkage utiliza atuadores padrão do lado do ar, eles podem ser adquiridos a qualquer momento e montados em campo.
<b>Aplicação</b>	O kit de retromontagem UFLK / UBLK foi projetado para ser facilmente conectado à almofada de montagem da válvula em válvulas borboleta concorrentes selecionadas que utilizam atuadores Belimo. Este kit ajudará a restaurar o serviço sem remover a válvula, economizando tempo de inatividade. O kit de retromontagem está disponível em várias configurações para uso com válvulas de 2 e 3 vias, utilizando atuação simples ou dupla, quando aplicável.
<b>Operação</b>	O kit UFLK / UBLK e os atuadores montados são capazes de girar 95 ° nas direções CW e CCW. Isso permite que o disco / bola abra ou feche totalmente. Quando as necessidades direcionais variam, os atuadores podem ser acionados ou o interruptor direcional girado para uma nova rotação. Consulte os guias de fiação do atuador na fiação mestre / escravo para atuadores de montagem dupla.

## Dimensões


AMB, AMX, GKB, GKX, GMB, GMX

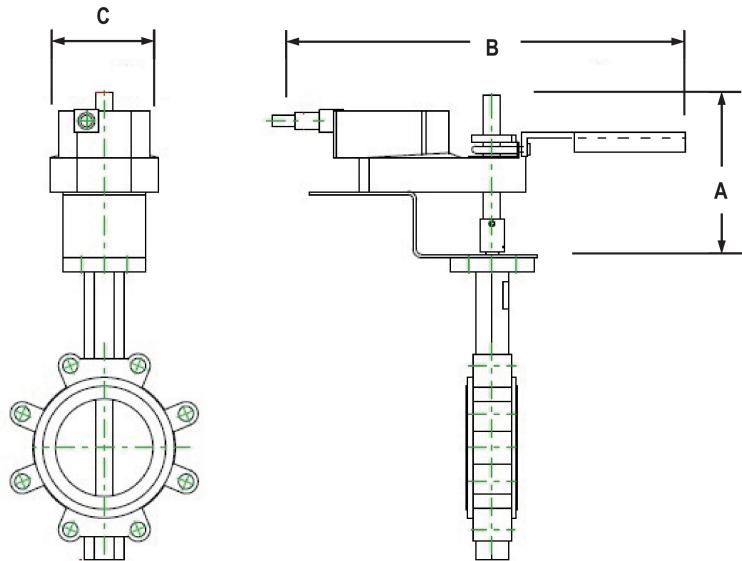

AMB, AMX, GKB, GKX, GMB, GMX

CMS/WEB	Descrição do URL	C
7.0" [178]	14.0" [356]	6.9" [175]

AFB, AFX

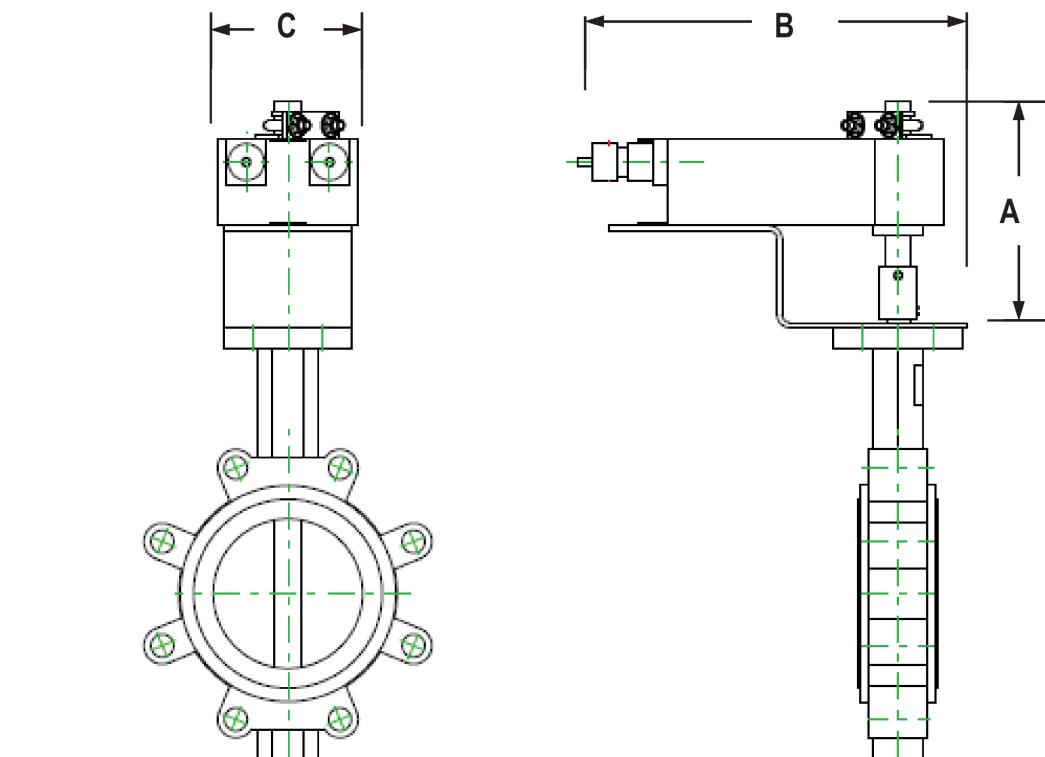

AFB, AFX

A	B	C
7.0" [178]	10.0" [254]	4.0" [101]