

5 anos garantia

Dados técnicos


Dados funcionais	Faixa de temperatura do fluido (água)	Consultar as especificações de Válvula do fabricante
	Posição de montagem	configuration specific (X10-X35)
	Applicable valve size	3" [80]
Materiais	Hardware	zinc plated steel
	Spindle	aço inoxidável
	Quadro, placa, base	stainless steel
	Acoplamento	stainless steel
Suitable actuators	Sem mola	(2*GMB(X))
	Mola	(2*AFB(X))
	Função de segurança elétrica	(2*GKB(X))
Para referência de pressão de fechamento, selecione Pro ou atualize a documentação técnica.		

Características do produto

Padrão / Configuração	O atuador é vendido separadamente da articulação. Isso permite que os usuários selecionem qualquer atuador com o sinal de controle desejado. Como a linkage utiliza atuadores padrão do lado do ar, eles podem ser adquiridos a qualquer momento e montados em campo.
Aplicação	O kit de modernização da UFLK foi projetado para ser facilmente conectado à base de montagem de válvulas em válvulas concorrentes de três vias selecionadas que utilizam atuadores Belimo. Este kit ajudará a restaurar o serviço sem remover a válvula, economizando tempo de inatividade. O kit de modernização da UFLK está disponível em várias configurações para uso com válvulas de 2 e 3 vias, utilizando atuação simples ou dupla.
Operação	O kit UFLK e os atuadores montados são capazes de girar 95 ° nas direções CW e CCW. Isso permite que o disco abra ou feche completamente. Quando as necessidades direcionais variam, os atuadores podem ser acionados ou o interruptor direcional girado para uma nova rotação. Consulte os guias de fiação do atuador na fiação mestre / escravo para atuadores de montagem dupla.

Dimensões

2*GKB, 2*GKX, 2*GMB, 2*GMX

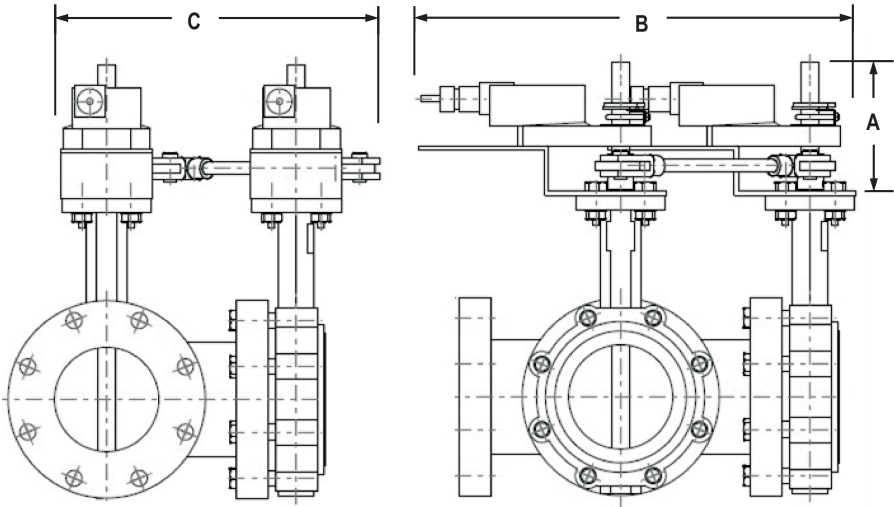

2*GKB, 2*GKX, 2*GMB, 2*GMX

CMS/WEB	Descrição do URL	C	D
7.0" [178]	9.0" [229]	9,0" [229]	20.5" [521]