


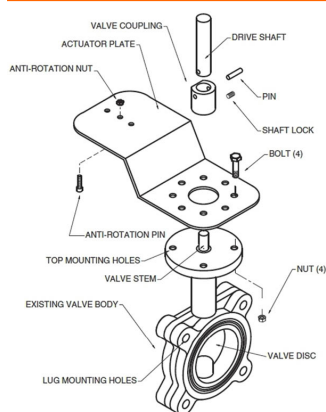

5 anos garantia


Dados técnicos

Dados funcionais	MamPath	vapor e água quente ou fria
	Faixa de temperatura do fluido (água)	-22...250°F [-30...120°C]
	Posição de montagem	360°
	Applicable valve size	2" [50]
Materiais	Spindle	aço inoxidável
	Quadro, placa, base	stainless steel
	Acoplamento	stainless steel
Suitable actuators	Sem mola	AMB(X) GMB(X)
	Mola	AF
	Para referência de pressão de fechamento, selecione Pro ou atualize a documentação técnica.	

Características do produto

Padrão / Configuração	O atuador é vendido separadamente da articulação. Isso permite que os usuários selecionem o atuador especificado com o sinal de controle desejado. Como a linkage utiliza atuadores SY padrão, eles podem ser adquiridos a qualquer momento e montados em campo.
Aplicação	O kit de modernização da UFLK foi projetado para ser facilmente conectado à base de montagem de válvulas em válvulas concorrentes selecionadas, utilizando os atuadores da série industrial Belimo SY. Este kit ajudará a restaurar o serviço sem remover a válvula, economizando tempo de inatividade. Os kits de modernização da UFLK estão disponíveis em várias configurações para uso com válvulas de 2 e 3 vias, quando aplicável.
Operação	O UFLK e os atuadores montados são capazes de girar 90 ° nas direções CW e CCW. Isso permite que o disco abra ou feche completamente. Quando as necessidades direcionais variam, a chave direcional do atuador pode ser acionada para alterar a rotação. O SY / PR possui classificação NEMA 4X e pode ser usado em ambientes externos.

Dimensões

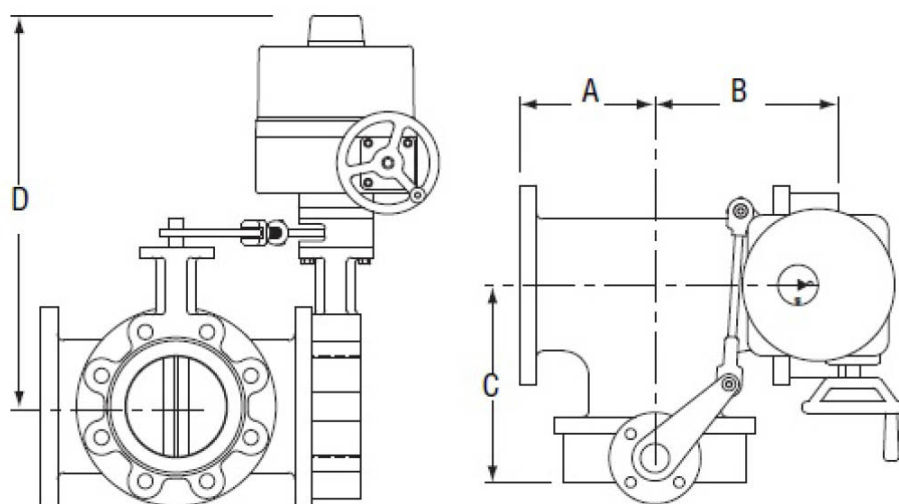

Descrição do URL

9.0" [229]

C

9,0" [229]

D

20.0" [508]