

Öppna/stäng kulventil, 2-ports, Invändig gänga

- Märke: Effebi
- Version: LYBRA
- Med stora Kvs-värden.
- För öppna och stängda vattensystem



Bilden kan avvika från produkten

Typöversikt

Typ	DN	Rp ["]	Kvs [m³/h]	PN
K225B	25	1	39	25
K232B	32	1 1/4	84	25
K240B	40	1 1/2	156	25
K250B	50	2	243	25

Tekniska data

Funktionsdata	Medium	Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
	Temperatur på medium	-15...90°C [5...194°F]
	Tillåtet drifttryck ps, notering	se tryck- och temperaturdiagram
	Röranslutning	Invändig gänga enligt ISO 7-1
	Underhåll	underhållsfri
Material	Ventilkropp	Förnicklad mässingkonstruktion
	Stängningselement	krompläterad mässing
	Spindel	Mässing
	Spindelpackning	Viton o-ring
	Säte	PTFE, O-ring Viton

 
Installationsnoteringar

Motorisering K2..-ventiler kan motoriseras med standardställdon A) eller ställdon med styrfunktion B). Respektive adapter C) kommer att köras igång automatiskt.

Orderexempel:

K225B + SR230A-R (monterade tillsammans)

K225B / SR230A-R (levererade separat med erforderlig ZS..-adapter)

	A) 	C)	B) 	C)
K225B	SR..A-R	ZSV-09	SRF..A-R	ZSFV-09
K232B	SR..A-R	ZSV-09	SRF..A-R	ZSFV-09
K240B	SR..A-R	ZSV-09	SRF..A-R	ZSFV-09
K250B	SR..A-R	ZSV-09	SRF..A-R	ZSFV-09


A) Standardställdon

B) Ställdon med säkerhetsfunktion

C) Adapter


Installationsnoteringar

Tryck/temperatur-schema Tillåtet drifttryck (ps) beroende på temperaturen för märkdiametrarna DN 25...50

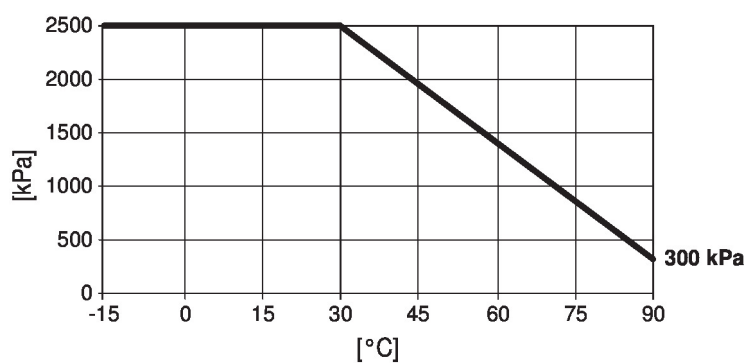

Dimensioner

Måttritningar

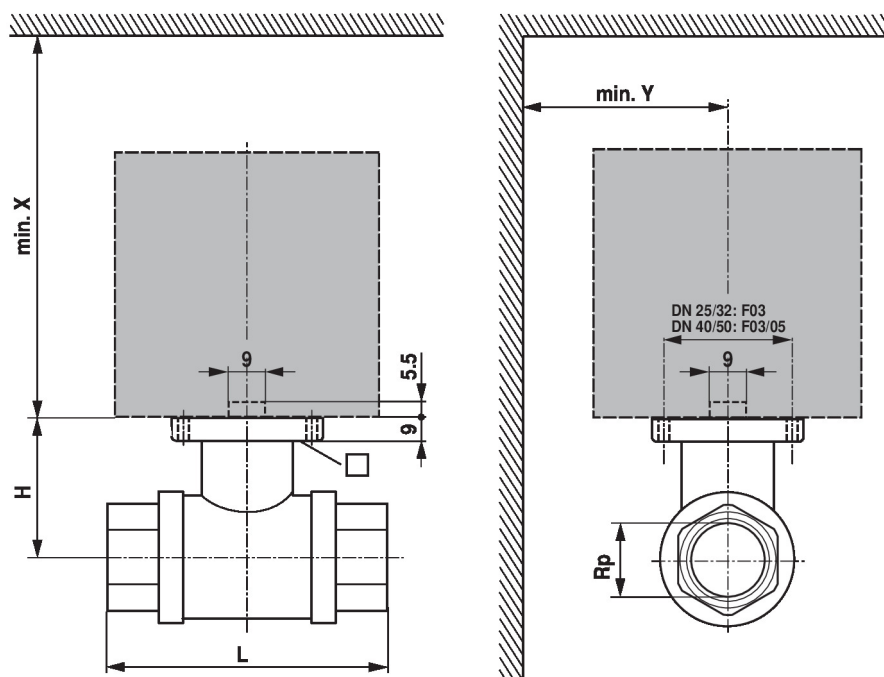

Type

Type	DN	Rp ["]	L [mm]	H [mm]	X [mm]	Y [mm]	kg
K225B	25	1	84	44	220	90	0.47
K232B	32	1 1/4	97	49	230	90	0.73
K240B	40	1 1/2	108	54	230	90	1.1
K250B	50	2	130	62	240	90	1.8