

Aç/kapa küresel vana, 2 yollu, İçten dişli

- Marka: Effebi
- Versiyon: LYBRA
- Büyük Kvs değerleri ile.
- Açık ve kapalı su sistemleri için



Resim üründen farklı olabilir

Genel bilgiler

Tip	DN	Rp ["]	Kvs [m³/h]	PN
K225B	25	1	39	25
K232B	32	1 1/4	84	25
K240B	40	1 1/2	156	25
K250B	50	2	243	25

Teknik veriler

Fonksiyon verileri	Akışkan	Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
	Akışkan sıcaklığı	-15...90°C [5...194°F]
	İzin verilen çalışma basıncı ps not	bkz. basınç ve sıcaklık şeması
	Boru bağlantısı	İçten dişli ISO 7-1 uyarınca
	Servis/Bakım	bakım gerektirmez
Malzemeler	Vana gövdesi	Nikel kaplı pirinç gövde
	Kapatma elemanı	krom kaplamalı pirinç
	Mil	Pirinç
	Mil contası	Viton O-ring
	Oturma halkası	PTFE, O-ring Viton

Montaj notları

Motorizasyon K2.. vanalar, standart motorlarla A) veya acil durumda kontrol fonksiyonuna sahip motorlarla B) motorize edilebilir. İlgili adaptör C) otomatik olarak devreye alınacaktır.

Sipariş örneği:

K225B + SR230A-R (birlikte monte edilir)

K225B / SR230A-R (gerekli ZS.. adaptör ile ayrı olarak tedarik edilir)

	A) 	C)	B) 	C)
K225B	SR..A-R	ZSV-09	SRF..A-R	ZSFV-09
K232B	SR..A-R	ZSV-09	SRF..A-R	ZSFV-09
K240B	SR..A-R	ZSV-09	SRF..A-R	ZSFV-09
K250B	SR..A-R	ZSV-09	SRF..A-R	ZSFV-09


A) Standart motorlar

B) Acil durumda kontrol fonksiyonlu motorlar

C) Adaptör


Montaj notları

Basınç/sıcaklık şeması DN25 - DN50 arası nominal çaplar için sıcaklığa bağlı olarak izin verilen çalışma basıncı (ps)

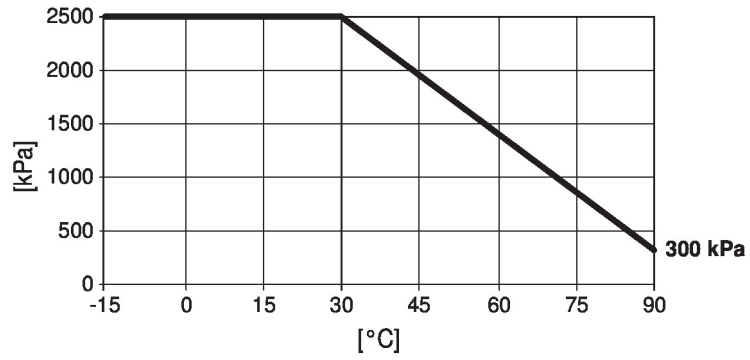

Boyutlar

Boyut çizimleri

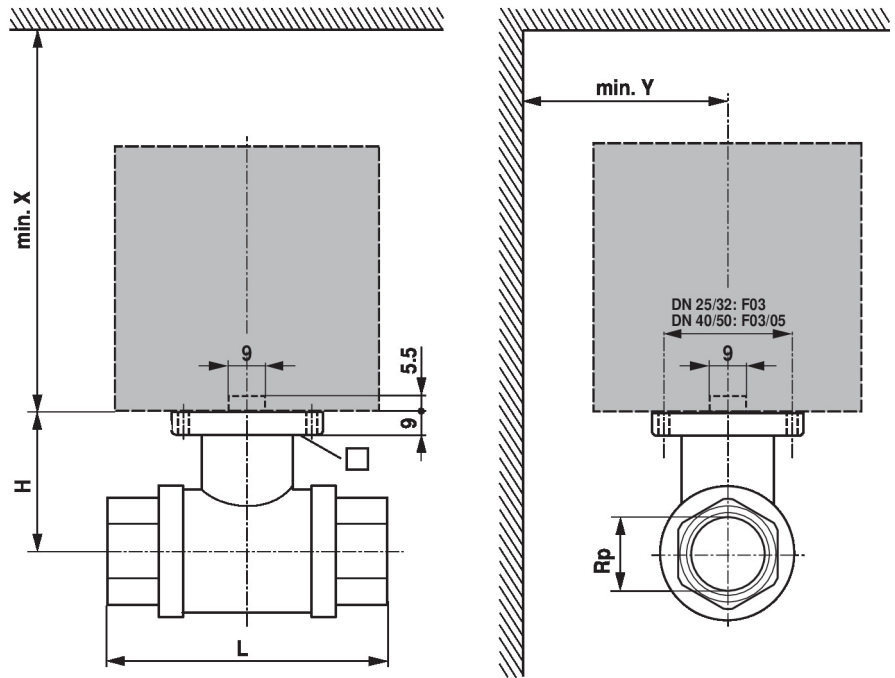

Type	DN	Rp ["]	L [mm]	H [mm]	X [mm]	Y [mm]	kg
K225B	25	1	84	44	220	90	0.47
K232B	32	1 1/4	97	49	230	90	0.73
K240B	40	1 1/2	108	54	230	90	1.1
K250B	50	2	130	62	240	90	1.8