

### Tauchhülenset Messing

Tauchhülse aus Messing, vernickelt mit G 1/2" Anschluss. Inklusive Sondenbefestigungsmaterial für Sicherheits-Temperaturbegrenzer 01HT-1..C und Temperaturwächter 01HT-1..A.




### Typenübersicht

Typ	Länge Tauchhülse	Durchmesser Tauchhülse	Max. Strömungsgeschwindigkeit	Gewicht
A-22P-A61	100 mm	8 mm	7.2 m/s	0.084 kg
A-22P-A62	150 mm	8 mm	4.8 m/s	0.084 kg
A-22P-A63	200 mm	8 mm	3.6 m/s	0.10 kg

### Technische Daten

<b>Funktionsdaten</b>	Medium	Wasser
<b>Sicherheitsdaten</b>	EU-Konformität	CE-Kennzeichnung
	Qualitätsstandard	ISO 9001
	Mediumstemperatur	bis max. 130°C
<b>Werkstoffe</b>	Werkstoff Sonde	Messing vernickelt
	Werkstoff Tauchhülse	Drehteil: CW614N (2.0401) Rohr: CW508L (2.0321)

## Abmessungen

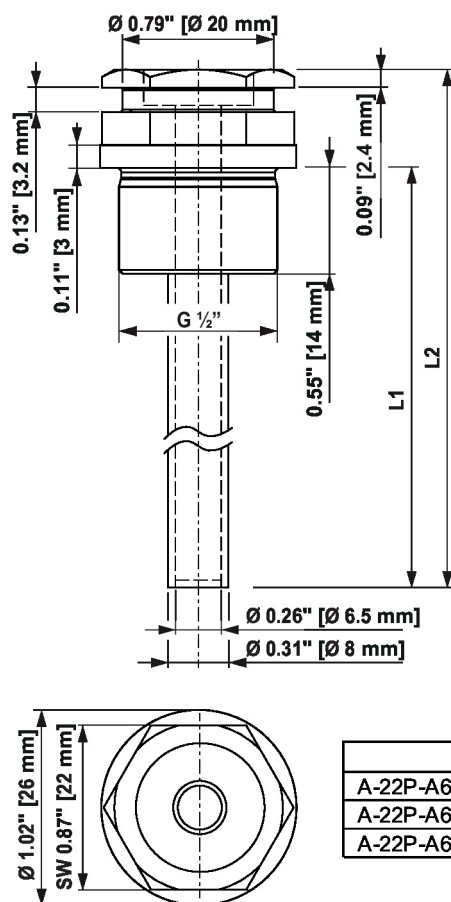

	L1	L2
A-22P-A61	3.94" [100 mm]	4.45" [113 mm]
A-22P-A62	5.91" [150 mm]	6.42" [163 mm]
A-22P-A63	7.87" [200 mm]	8.39" [213 mm]