

快速入门指南



搏力谋小助手2

2025-09/C版

欢迎使用搏力谋小助手2

解锁搏力谋设备的全部潜能

搏力谋小助手2是您的工作伙伴，它是一个用于管理搏力谋产品整个生命周期的一体化工具。您可以免费下载。Belimo Assistant Link(型号LINK.10)作为通用连接解决方案，支持无线或有线方式与搏力谋设备无缝对接。


以下内容将助您快速入门。如需了解更多信息，请访问"帮助"选项或登录 www.belimo.com 查看。如果您有任何其他问题，请联系您当地的搏力谋联系人。

使用搏力谋小助手2的前提

选择工具

搏力谋小助手2可通过智能手机、平板电脑和个人电脑对搏力谋风阀执行器、控制阀、传感器和计量表进行有线和无线设置、现场操作和故障排除。

智能手机/平板电脑

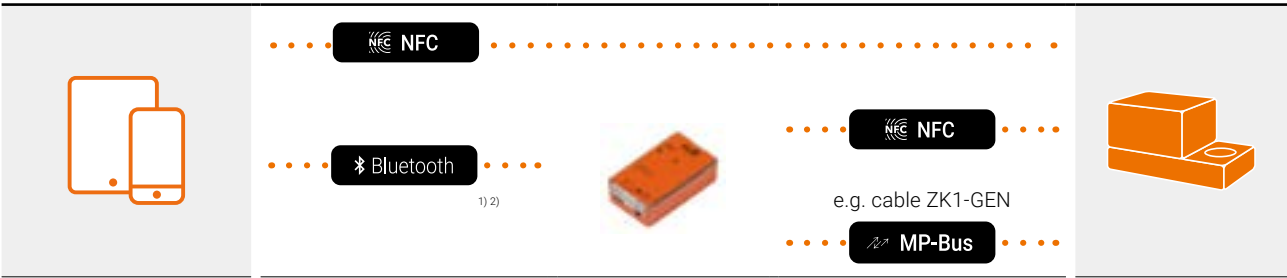

PC (个人电脑)



1) 需使用LINK.10实现蓝牙和USB连接。该设备适用于长时间运行场景，且推荐与信息密度较高的设备配合使用。
2) 也可选择ZIP-BT-NFC。
3) 也可选择ZTH EU/US/AP。


下载和安装



选择与搏力谋设备连接的方式


NFC

将支持NFC功能的智能手机紧贴在搏力谋设备的NFC标志上。
保持不动,即可建立连接。

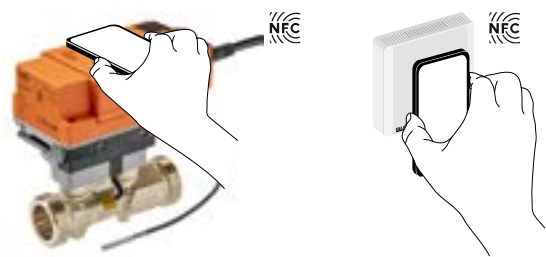


蓝牙

如通过蓝牙连接,则需要Belimo Assistant Link进行转换。

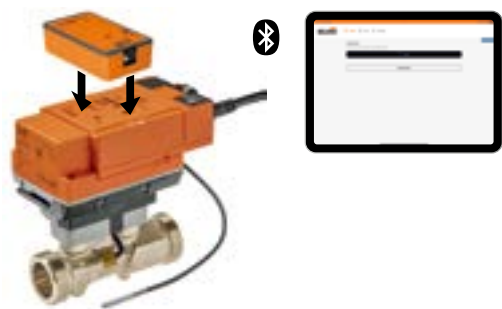

USB

如通过USB连接,则需要Belimo Assistant Link。可通过搏力谋设备的通信接口或U5 导线直接连接。

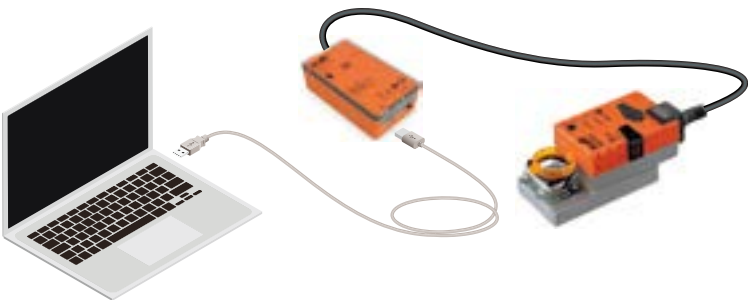

连接设备:引导您找到工具的可能连接选项。



如何使用搏力谋小助手2 ... 通过智能手机/平板电脑



... 通过个人电脑

帮助
更多技术支持信息

设置
设置用户选项

主页
访问您的设备

USB
通过USB接口连接
Belimo Assistant Link
到您的搏力谋设备

模拟设备
选择设备进行模拟，
但不进行物理模拟
(仅在“设置”下开启“演示模式”时可见)

MP配置
通道配置，
编址和取消编址

通道配置

编址

取消编址

MP Configuration

Channel Configuration Addressing De-Addressing

Scan Interval 15 s

Scan Mode MP/PP

Cancel OK

MP Configuration

Channel Configuration Addressing De-Addressing

Scanning devices

Serial Number Device Type Address

1 17100-00000-0000-000 1.000-00-MPP 0001

2 17100-00000-0000-000 1.000-00-MPP 0002

3 17100-00000-0000-000 1.000-00-MPP 0003

4 17100-00000-0000-000 1.000-00-MPP 0004

5 17100-00000-0000-000 1.000-00-MPP 0005

6 17100-00000-0000-000 1.000-00-MPP 0006

Cancel Finish

MP Configuration

Channel Configuration Addressing De-Addressing

Serial Number Device Type Address

1 17100-00000-0000-000 1.000-00-MPP 0001

2 17100-00000-0000-000 1.000-00-MPP 0002

3 17100-00000-0000-000 1.000-00-MPP 0003

4 17100-00000-0000-000 1.000-00-MPP 0004

5 17100-00000-0000-000 1.000-00-MPP 0005

6 17100-00000-0000-000 1.000-00-MPP 0006

Cancel De-Addressing

设置MP-Bus的扫描间隔(1至300秒)并选择扫描模式(扫描MP和PP设备,或仅扫描PP设备)。

有三种可选的编址方式。

搏力谋小助手2将对总线进行扫描,并列出检测到的设备。选择需取消编址的设备(MP地址将被重置为PP)。

主页



主页

“主页”(Home)选项是可以访问主要数据的主选项。根据所连接的搏力谋现场设备, 将提供不同的数据工作流程和操作。从这里, 您可以访问所有设备数据并对设备进行配置。

“主页”(Home)选项的相应部分提供了以下信息和功能:

数据 *

根据所连接的设备不同, 最重要的数据将直接显示在“主页”标签页。如需查看其他所有数据, 需点击“设备参数”按钮。

 




* 可用数据, 菜单栏, 重置/重启和状态取决于连接的搏力谋设备。有关详细信息, 请参阅您搏力谋设备的数据参数表。




菜单栏 *

此处可选择针对已连接的特定现场设备的可用菜单栏。以下菜单栏适用于大多数搏力谋现场设备:



通用菜单栏

-  调试
引导您对设备进行参数设置
-  复制/粘贴配置
复制相同设备类型的设置
-  设备管理
支持调整机械工作范围(自适应/同步)和重置通知

特定菜单栏

-  实时趋势
执行本地覆写和实时趋势分析
-  禁用NFC
可在搏力谋设备中永久禁用NFC。NFC停用是不可逆的,并且永远无法再次激活。所以不建议。
-  启用以太网供电 (PoE)
PoE 启用PoE的逐步说明(仅适用于支持PoE的搏力谋设备)。

数据双向菜单栏

-  云服务
可上传和下载数据到云,或更改设备更新策略。
-  数字所有权管理
向/从您的搏力谋云账户申请或转移您的设备的数字孪生。

* 可用数据, 菜单栏, 重置/重启和状态取决于连接的搏力谋设备。有关详细信息, 请参阅您搏力谋设备的数据参数表。

重置/重启 *

根据连接的设备,可以执行特定的操作。



配置重置

将配置重置为出厂默认设置。



重启设备

设备关闭并重启。



导出配置

配置可以通过不同的渠道导出,例如电子邮件、消息等。



激活**VAV**校准



角度曲线校正



Delta T 优化请求

* 可用数据,菜单栏,重置/重启和状态取决于连接的搏力谋设备。有关详细信息,请参阅您搏力谋设备的数据参数表。

通用信息

查找地点和产品的具体信息。在这里,您还可以找到不同的报告。



站点信息



产品信息



设备组件



报告

创建或下载报告需要连接互联网


状态 *

使用易于阅读的图标监控设备运行KPI, 这些图标将直接为您提供设备的运行状态。


-  正常
-  警报, 检查情况
-  不正常, 需要采取措施
-  数据参数未知

* 可用数据, 菜单栏, 重置/重启和状态取决于连接的搏力谋设备。有关详细信息, 请参阅您搏力谋设备的数据参数表。


Health

 Media


OK

 Flow


OK

 Power

UNKNOWN

 Sensor

View

 Actuator

View

帮助



在帮助选项中, 如有需要, 您可以找到其他帮助的连接: 快速入门指南、操作视频、FAQ常见问题以及搏力谋联系信息。



在个人电脑版本中, 您还可以启动MP监控。



设置



设置用户选项

- 请登录 / 请注册

>

登录或注册以访问您的搏力谋云账户并控制其他连接的设备。
- 账户设置

>

登录搏力谋云时可见

报告

- 报告发件箱

1 份报告

仅在由于无可用互联网连接而导致 MID 报告请求处于待处理状态时可见。

转换器设置

- LINK.10

>

如果使用网关, 则可见

常规设置

- 语言
App中语言调节
(EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)

英语

>
- 云端连接
支持将设备数据上传到云
- 演示模式
模拟不同的搏力谋设备





关

>

如果演示模式打开, 蓝色“演示”标签可见。

单位


选择在App中显示数据的单位

 量	m ³	▼
 风量	m ³ /h	▼
 水量	m ³ /h	▼
 压力	Pa	▼
 温度	°C	▼
 功率	kW	▼
 能量	kWh	▼

发布代码

通过发布代码,可以获得额外的功能。

 从文件中添加发布代码	↑
 粘贴发布代码	□
 终端用户许可协议	>



Belimo Assistant 2

版本: 版本信息

All inclusive.

一应俱全

在供暖、通风和空调系统领域中，搏力谋一直是研发、生产和营销执行器及其解决方案的全球市场领导者。执行器、控制阀、传感器及计量表构成了公司的核心业务。

我们始终关注客户价值，提供的远不止产品本身。我们提供暖通空调系统调节与控制的全系列产品，为客户实现一站式采购。同时，搏力谋拥有久经考验的瑞士品质，可提供长达五年的质保。

我们在全球80多个国家及地区设有分支机构，确保快速交付，并在产品整个生命周期内提供全面支持，真正实现全方位覆盖。

小巧的搏力谋高性能设备，在舒适、节能、安全、易安装和易维护方面表现卓越。

业界美誉：小身材，大妙用。



五年质保



全球驻点
服务随行



系列完整
一站供齐



严检品质



快速交付



全方位支持



访问以下网址
belimo.com/cn



全国售后服务热线：400-066-2007

©2025 搏力谋自控设备(上海)有限公司. 版权所有.

此文件中包含可选参数的一般描述, 个别情况可能不会出现, 如有改动, 恕不另行通知

BELIMO®